


Свързващ кабел KVIA-MPPE-5

Специф. Номер: 163882

FESTO

за пропорционални вентили

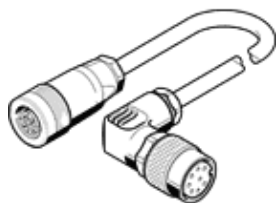

Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	352 g
Електрически извод	Щекер прав/ доза под ъгъл
обхват на работното напрежение AC	≤ 250 V
Допустим товарен ток	1 A
Дължина на кабела	5 m
Диаметър на кабела	8 mm
Структура на кабела	6x0,25
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	Бронз посребрен или позлатен