

 

Дросел-обратен клапан GRLA-1/4-B-CT

Специф. Номер: 165648

FESTO

за дроселиране на изхода.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.

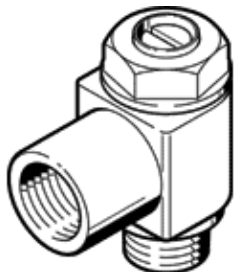

Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	610 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	450 ... 820 l/min
Работно налягане	0.3 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Разрешение	Germanischer Lloyd
Монтажна позиция	по избор
Стандартен дебит в посоката на дроселиране 6 -> 0 bar	1,200 l/min
Стандартен дебит в посоката на блокиране 6 -> 0 bar	885 ... 1,615 l/min
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	11 Nm
Тегло на продукта	59 g
Информация за материала на цапфата	Алуминиева сплав
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на регулиращия винт	Алуминиева сплав
Информация за материала на шарнира	Цинкова отливка