


Аксиален модул EAMM-A-P4-28B-28A

Специф. Номер: 1731466

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.

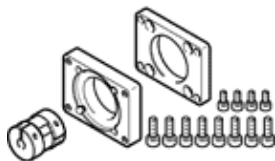

Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	0.7 Nm
Тегло на продукта	40 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	P4-28B
Интерфейсен код, входен мотор	28A
Интерфейсен код, корпус на куплирането	28B
Материал-забележка	RoHS konform