


Дросел-обратен клапан GRLA-M5-PK-3-LF-C

Специф. Номер: 175050

FESTO

за дроселиране на изхода.

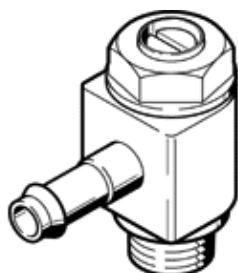

Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	M5
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	40 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	42 ... 63 l/min
Работно налягане	0.2 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Разрешение	Germanischer Lloyd
Монтажна позиция	по избор
Стандартен дебит в посоката на дроселиране 6 → 0 bar	80 l/min
Стандартен дебит в посоката на блокиране 6 → 0 bar	85 ... 125 l/min
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	1.5 Nm
Тегло на продукта	7 g
Информация за материала на цапфата	никелиран Месинг
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на регулиращия винт	Месинг
Информация за материала на шарнира	Цинкова отливка