


# Дросел-обратен клапан GRGA-M5-PK-3-LF-C

Специф. Номер: 175059

FESTO

Дроселиране на изхода с фин дросел

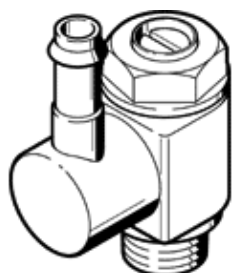

## Информационен лист

| Белег  | Стойност   |
|--|--|
| Разпределителна функция                                | Функция дросел-обратен клапан  |
| Пневматичен извод 1                                    | PK-3   |
| Пневматичен извод 2                                    | M5   |
| Регулиращ елемент                                      | Винт със шлиц  |
| Тип на закрепване                                      | за завиване  |
| Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране     | 40 l/min   |
| Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан | 42 ... 63 l/min  |
| Работно налягане                                       | 0.2 ... 10 bar   |
| Температура на околната среда                          | -10 ... 60 °C  |
| Работна среда  | филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm<br>филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm |
| Монтажна позиция                                       | по избор   |
| Стандартен дебит в посоката на дроселиране 6 → 0 bar   | 80 l/min   |
| Стандартен дебит в посоката на блокиране 6 → 0 bar     | 85 ... 125 l/min   |
| Температура на средата                                 | -10 ... 60 °C  |
| Макс. въртящ момент на затягане                        | 1.5 Nm   |
| Тегло на продукта                                      | 7 g  |
| Информация за материала на цапфата                     | никелиран<br>Месинг  |
| Информация за материала на уплътненията                | NBR  |
| Информация за материала на регулиращия винт            | Месинг   |
| Информация за материала на шарнира                     | Цинкова отливка  |