


# Дросел-обратен клапан GRGZ-M5-PK-3-LF-C

Специф. Номер: 175061

FESTO

Дроселиране на входа с фин дросел .

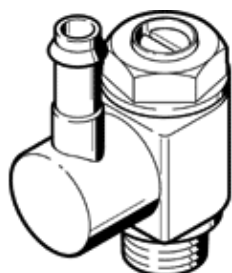

## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция дросел-обратен клапан
Пневматичен извод 1	PK-3
Пневматичен извод 2	M5
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	48 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	35 ... 58 l/min
Работно налягане	0.2 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Монтажна позиция	по избор
Стандартен дебит в посоката на дроселиране 6 → 0 bar	80 l/min
Стандартен дебит в посоката на блокиране 6 → 0 bar	60 ... 100 l/min
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	1.5 Nm
Тегло на продукта	7 g
Информация за материала на цапфата	никелиран Месинг
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на регулиращия винт	Месинг
Информация за материала на шарнира	Цинкова отливка