


Multipol-съединител IMP1-SD-72-36

Специф. Номер: 18320

FESTO

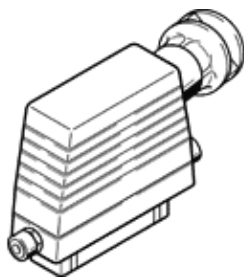

Информационен лист

Белег	Стойност
Допустим диаметър на кабела	22 ... 32 mm
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	≤ 300 V
обхват на работното напрежение DC	≤ 250 V
Допустим товарен ток	10 A
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-40 ... 125 °C
Тегло на продукта	550 g
Напречно сечение на извода	1.75 mm ²
Електрически извод	Щекер 72-пинов
Съединител за кабела	SW50
Тип на закрепване	със затягаща скоба
Информация за материала на корпуса	Пластмаса Отливка от лек метал
Информация за материала на щекерните контакти	Мед-сплав посребрен