


# Multipol-съединител IMP1-SD-40-0,75

Специф. Номер: 18322

FESTO

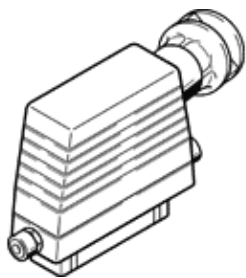

## Информационен лист

| Белег   | Стойност                          |
|---|-----------------------------------|
| Допустим диаметър на кабела                   | 10 ... 19 mm                      |
| Монтажна позиция                              | по избор                          |
| обхват на работното напрежение AC             | $\leq 300$ V                      |
| обхват на работното напрежение DC             | $\leq 250$ V                      |
| Допустим товарен ток                          | 10 A                              |
| Клас на защита                                | IP65                              |
| Температура на околната среда                 | -40 ... 125 °C                    |
| Тегло на продукта                             | 325 g                             |
| Напечно сечение на извода                     | 0.75 mm <sup>2</sup>              |
| Електрически извод                            | Щекер<br>40-пинов                 |
| Съединител за кабела                          | Pg21                              |
| Тип на закрепване                             | със затягаща скоба                |
| Информация за материала на корпуса            | Пластмаса<br>Отливка от лек метал |
| Информация за материала на щекерните контакти | Мед-сплав<br>посребрен            |