


T-адаптер FB-TA

Специф. Номер: 18498

FESTO

за [Feldbus свързване](#)

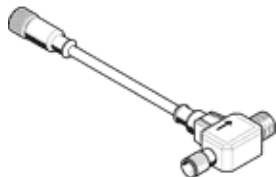

Информационе н лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
обхват на работното напрежение AC	$\leq 10\text{ V}$
обхват на работното напрежение DC	$\leq 30\text{ V}$
Допустим товарен ток	4 A
Клас на защита	IP67
Температура на околната среда	-25 ... 90 °C
Тегло на продукта	37 g
Електрически извод	Щекер / доза M12x1 / M12x1 5-пинов / 5-пинов
Структура на кабела	2x0,25
Диаметър на кабела	5 mm
Тип на закрепване	с холендрова гайка
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Информация за материала на щекерните контакти	Месинг никелиран или поцинкован