


Щекер с кабел КМYZ-4-24-0,5

Специф. Номер: 185519
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

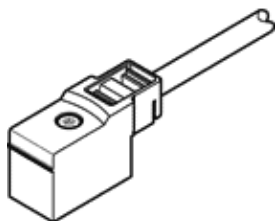

Информационен лист

Белег	Стойност
Разрешение	Germanischer Lloyd
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител със самонарезен винт
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	10 g
Електрически извод	Кабел Щекер под ъгъл квадратна форма MSZB
обхват на работното напрежение DC	3 ... 36 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Заземяване	не е наличен
Дължина на кабела	0.5 m
Структура на кабела	2x0,35
Клас на защита	IP50
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на кабелната обвивка	PVC
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на щекерните контакти	Бронз