


Вентилен остров IFB-02-1/8-4-BU

Специф. Номер: 18850

FESTO

G1/8, с Feldbus-извод.

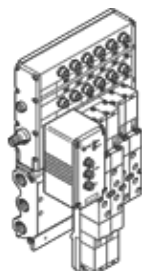

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 5/2 моностабилен 5/2 бистабилен 5/3 под налягане 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен |
| Стандартен номинален дебит | 750 ... 1,000 l/min |
| Работно налягане | -0.9 ... 10 bar |
| Електрическа връзка | Fieldbus вграден контролер |
| Макс. брой места за вентили | 4 |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Клас на защита | IP65 |
| Тип на задействане | електрически |
| Тип на вентилен остров | 02 |
| Конструкция | Плунжерен |
| Зхранване с управляващ(пилотен) въздух | външен вътрешно |
| Структура на вентилния остров | Фиксиран растер |
| Управляващо(пилотно) налягане | 1.5 ... 10 bar |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| Температура на средата | -5 ... 50 °C |
| Материал-забележка | със съдържание на LABS-материали |