


Догонващ съединител FLSM-8-R

Специф. Номер: 188524

FESTO

за ротационно задвижване DSM.

Тези задвижки могат да се доставят по желание с ATEX-сертификат. Данните от проспекта от "ATEX-означение", "ATEX-температура на околната среда" и "CE-знак" са само за задвижки със сертификат.

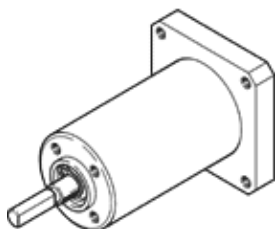

Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	8
Посока на въртене	завъртане по посока на часовниковата стрелка
Монтажна позиция	по избор
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0.35 Nm
Тегло на продукта	125 g
Material housing	Алуминиева сплав
Material sleeve	Стомана
Material shaft	Стомана