


Съединител QSMK-10-32-UNF-1/8-U

Специф. Номер: 190703

FESTO

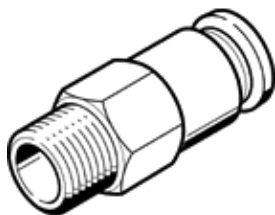

Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Номинален размер	1.6 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	Уплътнителен пръстен
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	1.5 Nm
Тегло на продукта	9.5 g
Пневматичен извод 1	10-32 UNF-2A
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 1/8"
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Месинг никелиран
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема