


Присъединителен блок MHP1-PR10-3

Специф. Номер: 197195

FESTO

за вентили MHP1-...-HC/TC

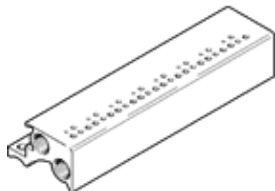

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Макс. брой места за вентили | 10 |
| Работно налягане | 0 ... 8 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тип на закрепване на присъединителна плоча | с проходен отвор |
| Тип на закрепване на разпределител | с вътрешна резба |
| Пневматичен извод 1 | M7 |
| Пневматичен извод 3 | M7 |
| Material of connecting plate | Алуминиева сплав |