


Присъединителен блок MHP1-PR8-3-PI-D9

Специф. Номер: 197235

FESTO

с щекер и електрически Multipol, за вентили MHP1-....-PI

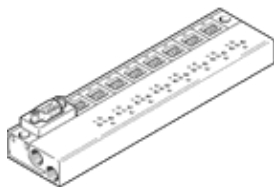

Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	8
Работно налягане	0 ... 8 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1	M7
Пневматичен извод 3	M7
Material of connecting plate	Алуминиева сплав