


Вилка SG-M6

Специф. Номер: 3110

★ Основна продуктова гама

с шестограмна гайка, за въртящо закрепване, по DIN ISO 8140.

FESTO

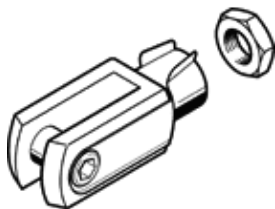

Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер	M6
Отговаря на стандарта	DIN 71752 ISO 8140
Резбови извод	вътрешна резба M6
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	22 g
Материал-забележка	RoHS konform
Material mounting pin	Стомана поцинкован
Material clevis	Стомана поцинкован
Material nut	Стомана поцинкован