


# Кръгъл цилиндър DGS-25-40-PPV-A

Специф. Номер: 32438  
Продукт излизащ от производство

FESTO

с двустранно регулируемо демпфиране в крайните позиции.  
Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for  
alternative products.

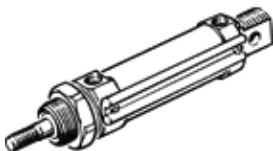

## Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	40 mm
Диаметър на буталото	25 mm
Демпфиране	PPV: двустранно настройваемо пневматично демпфиране
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	1 ... 12 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)