


# Аксиален модул EAMM-A-T42-57A

Специф. Номер: 4327034

★ Основна продуктова гама

FESTO

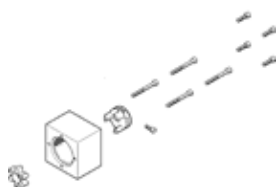

## Информационен лист

Белег	Стойност
номинална дължина	43 mm
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Масов инерционен момент	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Пренесен момент	6 Nm
Тегло на продукта	330 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	T42
Интерфейсен код, входен мотор	57A
Материал-забележка	RoHS konform