


Датчик
SKDA-1.5-AB
Специф. Номер: 4624759

FESTO

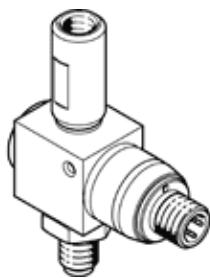

Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват на измерване на силата	0 ... 1.5 kN
Диапазон на калибриране	-0.2 ... 2 kN
Граница на натоварването	3.75 kN
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Аналогов изход	4 - 20 mA
Точност, аналогов изход FS	0.2 %FS
Material housing	Алуминиева сплав високолегирана стомана, неръждаема
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали RoHS konform
Тегло на продукта	0.2 kg
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Клас на защита	IP67
Електрически извод	Щекер M12x1 4-пинов А-кодиран
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
КС mark	КС-EMV