


Присъединителен блок MHP3-PR10-3

Специф. Номер: 525220

FESTO

за полу-линейни вентили MHA3-...-HC/TC

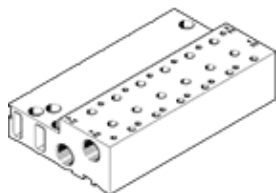

Информационен лист

Белег	Стойност
Макс. брой места за вентили	10
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор с шина
Тип на закрепване на разпределител	с вътрешна резба
Пневматичен извод 1/33	G1/4
Пневматичен извод 3/11	G1/4
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на свързващата плоча	Алуминиева сплав