 



Краен изключвател SMT-8F-PS-24V-K5,0-OE

Специф. Номер: 538486

FESTO

електрически, безконтактен, PNP, за задвижвания със сензорен канал 8, монтаж отгоре, с кабел

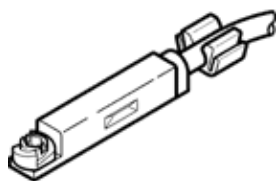

Информационен лист

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. ток на изхода	100 mA
Дължина на кабела	5 m
Електрически извод	3-жилен Кабел
Клас на корозионна устойчивост KBK	4
Конструкция	за T-канал
Устойчивост на късо съединение	Да
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Индикация за работно състояние	LED жълт
Време за изключване	≤ 11 ms
Време на включване	≤ 0.5 ms
Макс. превключвателна способност DC	3 W
Остатъчен ток	0.1 mA
Пад на напрежение	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP65 IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 60 °C
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Тегло на продукта	180 g
Репродуктивност на превключващата стойност	+/- 0,1 mm
Тип на закрепване	заменяем затегнат в T-канал
Материал-забележка	Без мед и PTFE
Информация за материала на корпуса	PA
Информация за материала на кабелната обвивка	PUR