


# Дросел-обратен клапан GRLA-1/8-QS-8-B-20

Специф. Номер: 540359

FESTO

за дроселиране на изхода.

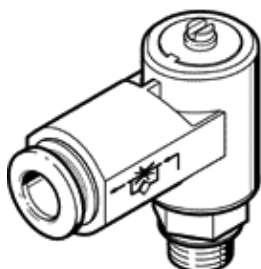

## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	Функция обезвъздушаване-дросел-възвратен клапан
Пневматичен извод 1	QS-8
Пневматичен извод 2	G1/8
Тип на задействане	ръчно
Регулиращ елемент	Винт със шлиц
Тип на закрепване	за завиване
Стандартен номинален дебит в посока на дроселиране	650 l/min
Стандартен номинален дебит в посока на обратния клапан	600 ... 750 l/min
Работно налягане	0.2 ... 10 bar
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Работна среда	филтриран, неомаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm филтриран, омаслен сгъстен въздух, филтрация 40 µm
Монтажна позиция	по избор
Стандартен дебит в посоката на дроселиране 6 → 0 bar	1,080 l/min
Стандартен дебит в посоката на блокиране 6 → 0 bar	800 ... 1250 l/min
Температура на складиране	-10 ... 40 °C
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	4 Nm
Допустим момент на задействане, регулираща шайба	0.4 Nm
Тегло на продукта	18 g
Размер на контейнера	20
Информация за материала на цапфата	Алуминиева сплав
Материал-забележка	RoHS konform
Информация за материала на уплътненията	NBR TPU-U(PU)
Информация за материала на освобождаващия пръстен	POM
Информация за материала на регулиращия винт	Месинг
Информация за материала на шарнира	PBT-усилен