 



# Пневмоподготвящи групи, комбинации MSB4-1/4:C3J1-WP

Специф. Номер: 542292

FESTO

Състои се от ръчен включващ разпределител, филтър- регулатор, плоча за монтаж на стена. Максимално изходно налягане 12 bar, 40 µm филтър, с манометър, регулираща глава със заключване, пластмасова чаша с предпазен кожух, ръчен кондензоотделител, посока на протичане отляво надясно.

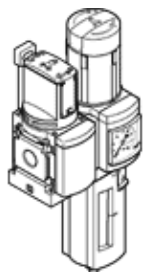

## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	4
Серия	MS
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване с принадлежности, със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Включващ разпределител Филтър-регулатор с манометър
Регулираща функция	Изходно налягане постоянно с компенсация на предналягането с вторично обезвъздушаване с възвратен поток
Предпазител за чаша	Пластмасов предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	0.8 ... 14 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Стандартен номинален дебит	1,000 l/min
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,300 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Информация за материала на корпуса	Алуминиева отливка
Информация за материала на чашата	PC