


# Паралелен кит-модул EAMM-U-D60-52B

Специф. Номер: 543167

FESTO

Suitable for electric drives.

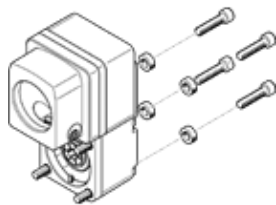

## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	63
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	4,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	70.5 kgmm <sup>2</sup>
задвижващ момент при празен ход	0.3 Nm
Пренесен момент	5.5 Nm
Тегло на продукта	1,530 g
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали