


Паралелен кит-модул EAMM-U-E32-55A

Специф. Номер: 543230

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.

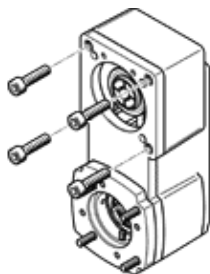

Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	3,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	10.22 kgmm ²
задвижващ момент при празен ход	0.1 Nm
Пренесен момент	3 Nm
Тегло на продукта	540 g
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали