 



# Краен изключвател SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12

Специф. Номер: 543869

FESTO

Electric, contactless, PNP, for drives with T-slot, assembly from above, with M12 plug.

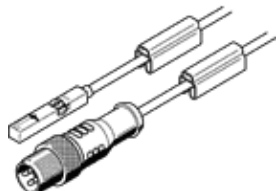

## Информационе н ЛИСТ

Белег	Стойност
Разрешение	C-Tick с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	Без мед и PTFE RoHS konform
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Температура на околната среда	-20 ... 70 °C
Превключващ изход	PNP
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. ток на изхода	100 mA
Макс. превключвателна способност DC	3 W
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
Устойчивост на претоварване	наличен
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	Кабел със щекер M12x1 3-пинов Ротираща резба
Изходящ извод	аксиално
Условия на изпитване на кабелите	Теглителна верига: 5 милиона цикъла, радиус на огъване 75 mm Якост на умора при огъване съгласно Festo нормала, условия на изпитание при поискване Условия на изпитване по запитване
Дължина на кабела	0.3 m
Свойства на проводниците	Стандарт+ кабеловодни вериги
Информация за материала на кабелната обвивка	TRP-U(PU) Устойчив на масло
Тип на закрепване	затегнат полага се отгоре в жлеб
Тегло на продукта	17.4 g
Информация за материала на корпуса	Месинг РА TRP-U(PU) високолегирана стомана, неръждаема никелиран
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Клас на защита	IP65 IP68