 



Електромагнитен разпределител МСН-2-1/8

Специф. Номер: 546041
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

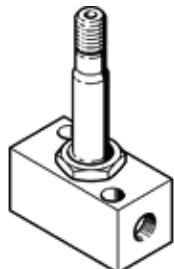

Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	2/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	32 mm
Стандартен номинален дебит	300 l/min
Работно налягане	0 ... 7 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Клас на защита	IP65
Номинален размер	4 mm
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	Без
Тип управление	директно
Посока на протичане	реверсивен
Време за превключване, изключено	20 ms
Време за превключване, включено	18 ms
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-5 ... 40 °C
Тегло на продукта	335 g
Електрически извод	Щекер
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминий елоксиран