 



# Основен разпределител LCB-3-1/4-B

Специф. Номер: 546057  
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2018г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

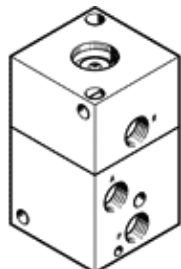

## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	пневматичен
монтажна ширина	50 mm
Стандартен номинален дебит	600 l/min
Работно налягане	2 ... 10 bar
Конструкция	Клапанен
Тип на ресет	механична пружина
Номинален размер	6.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Управляващо(пилотно) налягане	0 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	500 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод, пилот 12	M20x1
Пневматичен извод 1	G1/4
Пневматичен извод 2	G1/4
Пневматичен извод 3	G1/4
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Алуминий елоксиран