


**Щекер**  
**NECC-L1G18-C1**  
Специф. Номер: 553861

FESTO

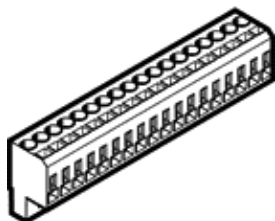

**Информационе**  
**н лист**

Белег	Стойност
обхват на работното напрежение AC	300 V
Допустим товарен ток	10 A
Напречно сечение на извода	0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Температура на околната среда	-25 ... 100 °C
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Material housing	PBT