


# Аксиален модул EAMM-A-A22-70A

Специф. Номер: 558898

FESTO

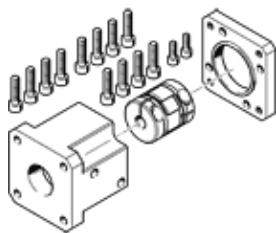

## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	22
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	10,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	6.06 kgmm <sup>2</sup>
Пренесен момент	8 Nm
Тегло на продукта	480 g
Материал-забележка	RoHS konform