


Аксиален модул EAMM-A-A19-40A

Специф. Номер: 559798

FESTO

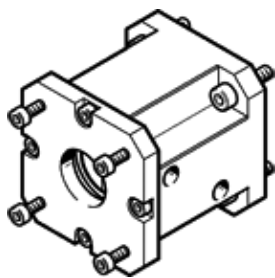

Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	19
Монтажна позиция	по избор
Макс. обороти	10,000 1/min
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Масов инерционен момент	1.06 kgmm ²
Пренесен момент	2.3 Nm
Тегло на продукта	240 g
Материал-забележка	RoHS konform