


# Аксиален модул EAMM-A-S38-42A

Специф. Номер: 560685

☆ Kernprogramm

Suitable for electric drives.

FESTO

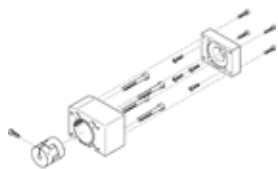

## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	3.5 Nm
Тегло на продукта	410 g
Interface code, actuator	S38
Interface code, motor in	42A
Материал-забележка	RoHS konform