


Присъединителна лансна VABM-L1-10AW-M7-6

Специф. Номер: 566550

FESTO

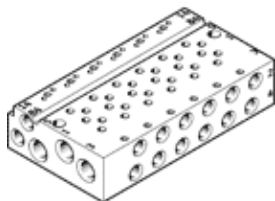

Информационен лист

Белег	Стойност
Растерен размер	10.5 mm
Макс. брой места за вентили	16
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Разрешение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. Въртящ момент на затягане монтаж на шина	1.5 Nm
Макс. момент на затягане, закрепване на разпределителя	0.45 Nm
Макс. Въртящ момент на затягане монтаж на преграда	1.5 Nm
Тегло на продукта	132 g
Извод, пилот 12/14	M5
Извод, пилот 82/84	M5
Пневматичен извод 1	M7
Пневматичен извод 2	M5
Пневматичен извод 3	M7
Пневматичен извод 4	M5
Пневматичен извод 5	M7
Материал-забележка	RoHS konform
Material manifold	Алуминиева сплав