


# 3D- портал DHSR-0.5-EGC70TB-EGC50TB-DGSL8

Специф. Номер: 574542

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля натиснете върху символа FAX.

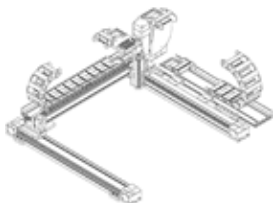

## Информационен лист

Белег	Стойност
група	3D- портал 0.5
полезен товар	0 ... 0.5 kg
задвижване Z-ос	DGSL-8
вид на задвижване Z-ос	пневматичен
ход Z-ос	0 ... 80 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	$\pm 0,01$ mm
задвижване Y-ос	EGC-50-TB
вид на задвижване Y-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 1,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	$\pm 0,08$ mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	$\pm 0,08$ mm
задвижване X-ос	EGC-70-TB
вид на задвижване X-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на X-оста	произволен
ход X-ос	0 ... 5,000 mm
точност на повторение в крайното положение на X-оста	$\pm 0,08$ mm
точност на повторение в междинна позиция на X-оста	$\pm 0,08$ mm