


3D- портал DHSR-15-EGC120TB-EGC120TB-DGEA40

Специф. Номер: 574555

FESTO

На Вашето запитване получавате необвързваща оферта. Моля
натиснете върху символа FAX.

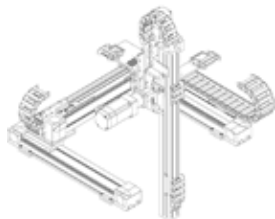

Информационен лист

Белег	Стойност
група	3D- портал 15
полезен товар	0 ... 15 kg
задвижване Z-ос	DGEA-40
вид на задвижване Z-ос	електрически toothed belt drive
междинна позиция Z-ос	произволен
ход Z-ос	0 ... 200 mm
точност на повторение в крайното положение на Z-оста	± 0,05 mm
задвижване Y-ос	EGC-120-TB
вид на задвижване Y-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на Y-оста	произволен
ход Y-ос	0 ... 2,000 mm
точност на повторение в крайното положение на Y-оста	± 0,08 mm
точност на повторение в междинна позиция на Y-оста	± 0,08 mm
задвижване X-ос	EGC-120-TB
вид на задвижване X-ос	електрически Линеен модул със зъбен ремък и съчмени направляващи
междинна позиция на X-оста	произволен
ход X-ос	0 ... 8,500 mm
точност на повторение в крайното положение на X-оста	± 0,08 mm
точност на повторение в междинна позиция на X-оста	± 0,08 mm