


Бърз съединител СК-1/8-РК-3-КУ

Специф. Номер: 6253

FESTO

Male thread with sealing rim, polymer design.

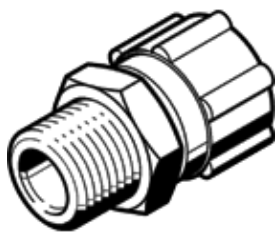

Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	2.4 mm
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	уплътнителен кант
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	права форма
Размер на контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълн температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Бележка към работното налягане	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Номинален притегателен въртящ момент	3.25 Nm
Допуск при номинален притегателен въртящ момент	± 20 %
Пневматичен извод 1	Външна резба G1/8
Пневматичен извод 2	за шлаух с външен диаметър 4 mm за съединител тип елха с вътрешен диаметър 3 mm и гайка
Material of union nut	POM
Material of threaded plug	POM
Материал-забележка	RoHS konform