


Присъединителен блок VABM-B10-25S-G38-3-P3

Специф. Номер: 8026298

FESTO

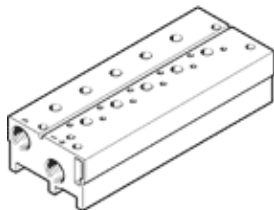

Информационен лист

| Белег | Стойност |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Растерен размер | 27.5 mm |
| Монтажна позиция | по избор |
| Макс. брой места за вентили | 3 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Тегло на продукта | 488 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор |
| Пневматичен извод 1 | G3/8 |
| Пневматичен извод 3 | G3/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material manifold | Алуминиева сплав |