


Свързващ кабел NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

Специф. Номер: 8031122
Продукт излизащ от производство

FESTO

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2019г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

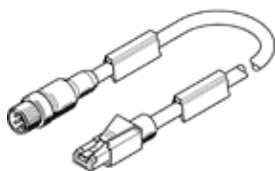

Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	455 g
Електрическо свързване 1	Прав конектор, M12x1, 4 - пинов, D-кодиран
Електрическо свързване 2	Прав щекер, RJ45, 4-пинов
обхват на работното напрежение DC	0 ... 50 V
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Ethernet cable specification	Тип: CAT.5
Дължина на кабела	10 m
Свойства на проводниците	Basic
Условия на изпитване на кабелите	Якост на умора при огъване съгласно Festo нормала, условия на изпитание при поискване
Мин. радиус на огъване на кабела	52 mm
Диаметър на кабела	6.4 mm
Допуск в диаметъра на кабелите	± 0,2 mm
Структура на кабела	2x(2x0,14)
Номинално сечение на прводника	0.14 mm ²
Напречно сечение на извода	0.14 mm ²
Клас на защита	IP20 IP67
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-20 ... 80 °C
Материал-забележка	RoHS konform
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Информация за материала на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	син
Информация за материала на щекерните контакти	Месинг никелиран или позлатен