 



Škrticí ventil - tlumič hluku VFFK-C-K-M5-P

č. dílu: 133140

FESTO

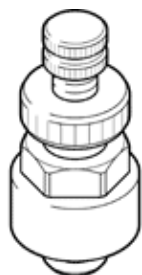

katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce škrticího ventilu s tlumičem hluku
připojení pneumatiky 1	M5
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
typ upevnění	našroubovatelný
normální průtok 0,6->0 MPa (6->0 barů, 87->0 psi)	0 ... 80 l/min
provozní tlak	0 ... 10 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
typ těsnění na závitovém dřívku:	těsnicí kroužek
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	0 ... 60 °C
jmenovitý utahovací moment	1.4 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	4.3 g
materiál tlumicího nástavce	PE
materiál šroubovacích čepů	poniklovaná mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál regulačního šroubu	poniklovaná mosaz