

 

redukční ventil LRMA-1/4-QS-6

č. dílu: 153492
výběhový výrobek

s manometrem.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2021. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO

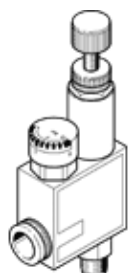

katalogový list

parametr	hodnota
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	QS-6
typ upevnění	průchozí dírou
normální jmenovitý průtok	96 l/min
vstupní tlak 1	0 ... 9 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
materiál tělesa	zesílený PBT
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
pojistka ovládání	drážkovaný šroub s kontramaticí
montážní poloha	libovol.
konstrukce	přímo řízený pístový redukční ventil s průchozím napájením tlakem
ukazatel tlaku	s manometrem
rozsah řízeného tlaku	1 ... 8 bar
hmotnost výrobku	55 g
materiál šroubovacích čepů	mosaz poniklováno
materiál těsnění závitu	PTFE