


přívodní kabel KVIA-MPPE-5

č. dílu: 163882

FESTO

pro proporcionální ventily

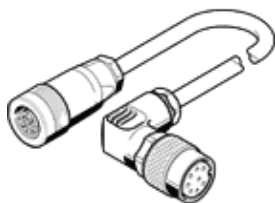

katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	s převlečnou maticí
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	352 g
elektrické připojení	přímý konektor / úhlová zásuvka
rozsah provozního napětí AC	≤ 250 V
přípustné proudové zatížení	1 A
délka kabelu	5 m
průměr kabelu	8 mm
struktura kabelu	6x0,25
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-30 ... 80 °C
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	PBT
materiál nástrčných kontaktů	bronz postříbřeno a pozlaceno