


zarážkový válec STAF-50-30-P-A-K

č. dílu: 164881

FESTO

s lámací pákou a integrovanou přírubovou deskou.

Tento výrobek se nesmí použít v kapalinách. Lze snadno upravit na dvojčinný válec.

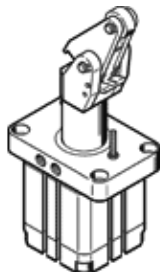

katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	30 mm
průměr pístu	50 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	svisle
provozní režim	jednočinný tažný
konstrukce	pístnice s páčkou
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
pojištění proti pootočení/vedení	vodící tyč
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	5 ... 60 °C
síla nárazu	1,200 N
hmotnost výrobku	1,810 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu víka	hliník
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel