

# jednosměrný škrticí ventil GRLA-10-32-UNF-QS-5/32-U

 

č. dílu: 165008

FESTO

pro škrcení na odvětrání, s otočným přívodem.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

výběhový typ, k dodání do 2011

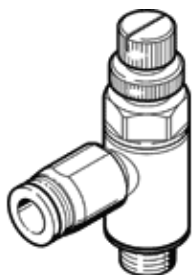

## katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	funkce jednosměrného škrcení
připojení pneumatiky 1	QS-5/32
připojení pneumatiky 2	UNF10-32
nastavovací prvek	drážkovaný šroub
normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	55 l/min
normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	35 l/min
provozní tlak	1 ... 9 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
informace o materiálu pouzdra	zesílený PBT
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch filtrovaný mazaný stlačený vzduch
montážní poloha	libovol.
teplota média	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	8,4 g
informace o materiálu závitové části	mosaz
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM