


# vícenásobný rozdělovací díl QSQ-1/4T-3/16-U

č. dílu: 190609

FESTO

Možnost natočení o 360°, 4 výstupy.

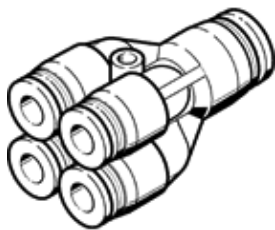

## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	2.8 mm
montážní poloha	libovol.
konstrukce	princip push-pull
velikost balení	1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
klasifikace Maritime	viz certifikát
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	20.5 g
počet výstupů	4
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	pro vnější průměr hadice 1/4"
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 3/16"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PBT
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál těsnění hadice	NBR
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel