


připojovací blok MHP1-PR8-3-PI-D9

č. dílu: 197235

FESTO

s nástrčnými paticemi a elektrickým vícepólovým konektorem, pro ventily na desku s výstupním závitem MHP1-...-PI

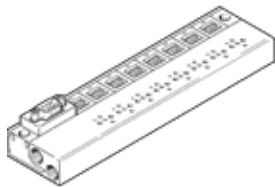

katalogový list

parametr	hodnota
max. počet ventilových pozic	8
provozní tlak	0 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění připojovací desky	průchozí dírou
typ upevnění ventilu	vnitřním závitem
připojení pneumatiky 1	M7
připojení pneumatiky 3	M7
materiál připojovací desky	hliník legovaný pro tváření