


napájecí zdroj CACN-3A-1-5

č. dílu: 2247681
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.

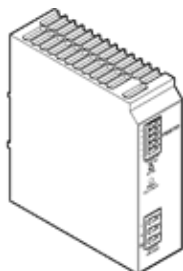

katalogový list

parametr	hodnota
šířka	40 mm
výška	130 mm
délka	115 mm
montážní poloha	volné proudění
primární napájení	jednofáz.
vstupní proud	0,9 - 1,65 A
jmenovité výstupní napětí DC	24 V
jmenovitý výstupní proud	5 A
rozsah vstupního napětí AC	100 ... 240 V
přemostění výpadku sítě	110 ms
frekvence sítě	45 ... 65 Hz
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-40 ... 85 °C
relativní vlhkost vzduchu	95 %
stupeň krytí	IP20
okolní teplota	-25 ... 70 °C
hmotnost výrobku	600 g
typ upevnění	s DIN lištou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS