


# tlumič hluku U-1

č. dílu: 2312

★ doporučené výrobky

vhodné pro snížení hlučnosti a zabránění znečištění odvětrávacích  
připojení pneumatických prvků

FESTO

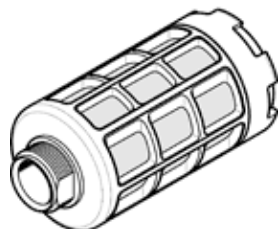

## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v Mpa	0 ... 1 MPa
provozní tlak	0 ... 10 bar
průtok vzhledem k atmosféře	20,800 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hladina akustického tlaku	90 dB(A)
okolní teplota	-10 ... 70 °C
hmotnost výrobku	139,8 g
připojení pneumatiky	G1
materiál tlumicího nástavce	PE
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS