


# klapka VZFB-A-2"-WW-V2V2E

č. dílu: 2462219  
výběhový výrobek

FESTO

jmenovitá světlost 2", s navařovacími zakončeními, ASM-BPE, EPDM,  
materiál 1.4301

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.

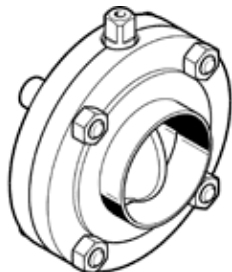

## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný talířový ventil
typ ovládání	ruční
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	přivařené konce/přivařené konce
jmenovitá světlost DN	2"
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	10
ovládací moment	14 Nm
podle normy	ASME BPE
médium	voda neutrální kapaliny
teplota média	-10 ... 120 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4301
materiál podložky	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu talíře	1.4301
materiál hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu hřídele	1.4301
hmotnost výrobku	1,500 g
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi