


# klapka VZFB-SZ-3"-TT-V4V4V

č. dílu: 2468990  
výběhový výrobek

FESTO

jmenovitá světlost 3", se závity, SMS 1145, FPM, materiál 1.4404  
Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.

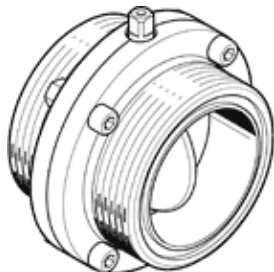

## katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	dvoucestný talířový ventil
typ ovládní	ruční
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	vnější/vnitřní závit
jmenovitá světlost DN	3"
směr proudění	reversibilní
jmenovitý tlak pro armaturu	10
ovládací moment	18 Nm
podle normy	SMS 1145
médium	voda neutrální kapaliny
teplota média	-15 ... 140 °C
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS ve shodě s RoHS
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
materiál tělesa	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu tělesa	1.4404
materiál podložky	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu talíře	1.4404
materiál hřídele	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu hřídele	1.4404
hmotnost výrobku	3,200 g
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi