


axiální konstrukční sada EAMM-A-D50-70A-S1

č. dílu: 2734287

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony

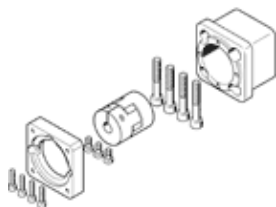

katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	12 Nm
hmotnost výrobku	740 g
kód rozhraní pohonu	D50B
kód rozhraní pro vstup motoru	70A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS